


# Gummi-Anschlussleitungen

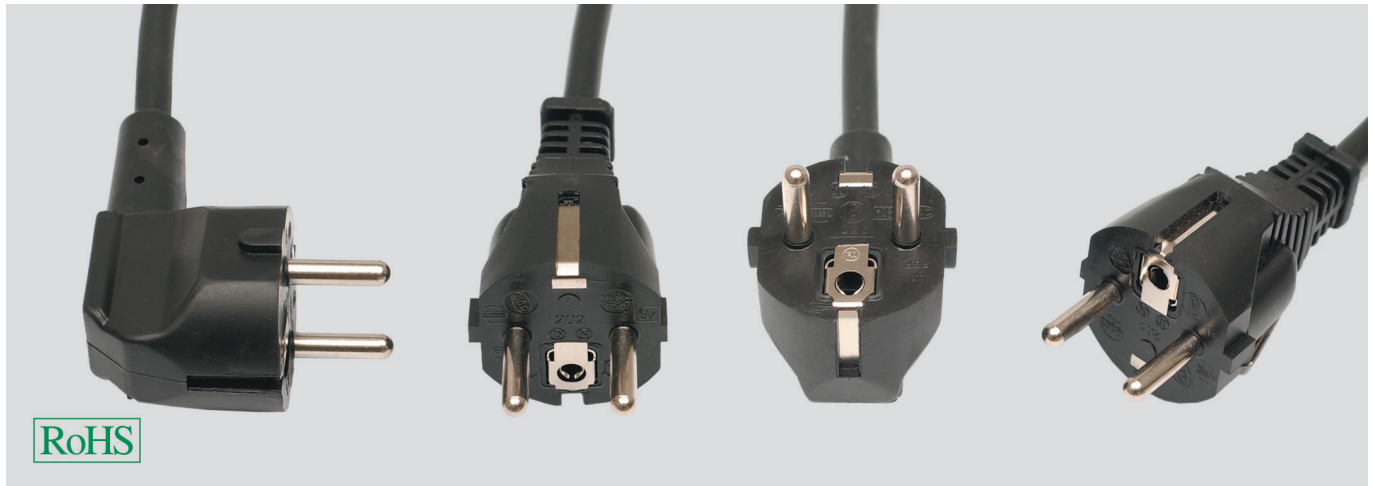

RoHS

## Technische Daten

- **Temperaturbereich**  
-30°C bis +60°C
- **Nennspannung**  
H05RR-F / H05RN-F:  $U_0/U$  300/500 V  
H07RN-F:  $U_0/U$  450/750 V
- **Prüfspannung**  
H05RR-F / H05RN-F: 2000 V  
H07RN-F: 2500 V
- **Konfektion**  
- Ende 1: Stecker  
- Ende 2: 25 bzw. 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen

## Aufbau

- Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
- Aderisolation aus Gummi
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
- Adern in Lagen verseilt
- Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
- Außenmantel aus Gummi
- Mantelfarbe schwarz

## Hinweise

- G = mit Schutzleiter GN-GE  
x = ohne Schutzleiter
- Auf Anfrage auch mit ausländischer Norm lieferbar.
- Preisberechnung: CU-Basis 150 EUR/100kg.

## Verwendung

### H05RR-F

Leichte Gummischlauchleitung zur Verwendung an Handgeräten und leichten Werkstattgeräten bei leichter bis mittlerer mechanischer Beanspruchung.

### H05RN-F

Mittlere Gummischlauchleitung zur Verwendung an Handgeräten und leichten Werkstattgeräten bei mittlerer mechanischer Beanspruchung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Freien.

### H07RN-F

Schwere Gummischlauchleitung zur Verwendung an schweren Geräten und Werkzeugen nassen Räumen, sowie im Freien. (Landwirtschaft, Bauindustrie). Bei hoher Beanspruchung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Freien.

| Artikel-Nr.<br>schwarz | Kabeltyp /<br>Querschnitt<br>mm² | Länge<br>m | Steckertyp                  | Cu-Zahl<br>kg / 1000 Stk. | Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme<br>ab 50 |
|------------------------|----------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| 84481                  | H05RR-F 2 x 0,75                 | 3,0        | Zentralkonturenstecker      | 43,2                      | a. A.                                       |
| 84482                  | H05RR-F 2 x 0,75                 | 5,0        | Zentralkonturenstecker      | 72,0                      | a. A.                                       |
| 84483                  | H05RR-F 2 x 0,75                 | 10,0       | Zentralkonturenstecker      | 144,0                     | a. A.                                       |
| 87738                  | H05RR-F 2 x 1,0                  | 3,0        | Zentralkonturenstecker      | 57,6                      | a. A.                                       |
| 86961                  | H05RR-F 2 x 1,0                  | 5,0        | Zentralkonturenstecker      | 96,0                      | a. A.                                       |
| 84485                  | H05RR-F 2 x 1,0                  | 10,0       | Zentralkonturenstecker      | 192,0                     | a. A.                                       |
| 86960                  | H05RR-F 2 x 1,5                  | 3,0        | Zentralkonturenstecker      | 86,4                      | a. A.                                       |
| 87406                  | H05RR-F 2 x 1,5                  | 5,0        | Zentralkonturenstecker      | 144,0                     | a. A.                                       |
| 84487                  | H05RR-F 2 x 1,5                  | 10,0       | Zentralkonturenstecker      | 288,0                     | a. A.                                       |
| 87690                  | H05RR-F 3 G 0,75                 | 3,0        | SCHUKO-Stecker, gerade      | 64,8                      | a. A.                                       |
| 84489                  | H05RR-F 3 G 0,75                 | 5,0        | SCHUKO-Stecker, gerade      | 108,0                     | a. A.                                       |
| 84490                  | H05RR-F 3 G 0,75                 | 10,0       | SCHUKO-Stecker, gerade      | 216,0                     | a. A.                                       |
| 84492                  | H05RR-F 3 G 0,75                 | 3,0        | SCHUKO-Stecker, abgewinkelt | 64,8                      | a. A.                                       |
| 84493                  | H05RR-F 3 G 0,75                 | 5,0        | SCHUKO-Stecker, abgewinkelt | 108,0                     | a. A.                                       |
| 84494                  | H05RR-F 3 G 0,75                 | 10,0       | SCHUKO-Stecker, abgewinkelt | 216,0                     | a. A.                                       |
| 86740                  | H07RN-F 3 G 1,0                  | 3,0        | SCHUKO-Stecker, gerade      | 86,4                      | a. A.                                       |
| 87145                  | H07RN-F 3 G 1,0                  | 5,0        | SCHUKO-Stecker, gerade      | 144,0                     | a. A.                                       |
| 87604                  | H07RN-F 3 G 1,0                  | 10,0       | SCHUKO-Stecker, gerade      | 288,0                     | a. A.                                       |
| 84496                  | H07RN-F 3 G 1,0                  | 3,0        | SCHUKO-Stecker, abgewinkelt | 86,4                      | a. A.                                       |
| 84497                  | H07RN-F 3 G 1,0                  | 5,0        | SCHUKO-Stecker, abgewinkelt | 144,0                     | a. A.                                       |
| 84498                  | H07RN-F 3 G 1,0                  | 10,0       | SCHUKO-Stecker, abgewinkelt | 288,0                     | a. A.                                       |
| 86741                  | H07RN-F 3 G 1,5                  | 3,0        | SCHUKO-Stecker, gerade      | 129,6                     | a. A.                                       |
| 87084                  | H07RN-F 3 G 1,5                  | 5,0        | SCHUKO-Stecker, gerade      | 216,0                     | a. A.                                       |
| 84499                  | H07RN-F 3 G 1,5                  | 10,0       | SCHUKO-Stecker, gerade      | 432,0                     | a. A.                                       |
| 84653                  | H07RN-F 3 G 1,5                  | 3,0        | SCHUKO-Stecker, abgewinkelt | 129,6                     | a. A.                                       |
| 84654                  | H07RN-F 3 G 1,5                  | 5,0        | SCHUKO-Stecker, abgewinkelt | 216,0                     | a. A.                                       |
| 84655                  | H07RN-F 3 G 1,5                  | 10,0       | SCHUKO-Stecker, abgewinkelt | 432,0                     | a. A.                                       |

Technische Änderungen vorbehalten.