


Hochflexible Kupferseile KLH verzinkt konfektioniert

Masse- und Erdungsverbindungen

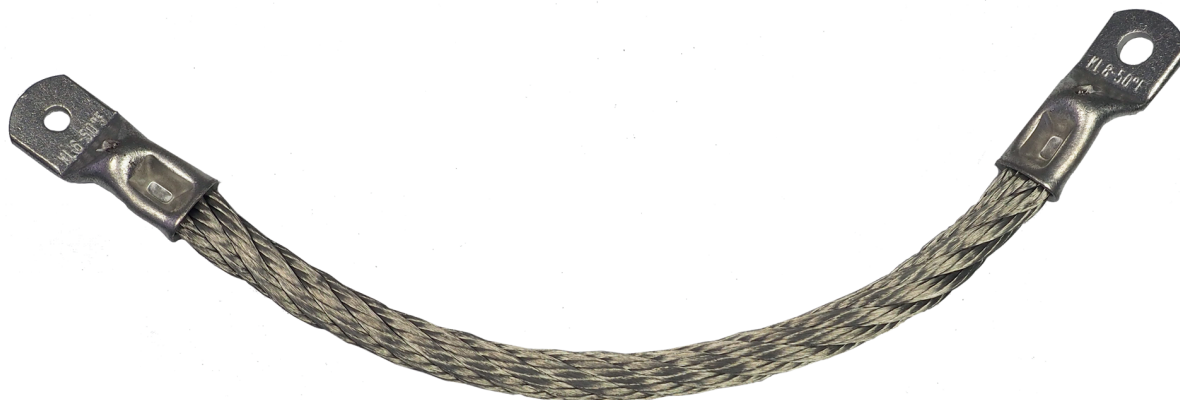

Technische Daten

- hochflexible verseilte Rundseile verzinkt
- **Material** CU-ETP1
- **Schichtdicke / Auflage g/kg** 12.7
- **Schlagrichtung** Z
- **Zugfestigkeit MPa** 200
- **Bruchdehnung %** 10

Aufbau

- **hochflexible Kupferseile KLH verzinkt konfektioniert**
- Cu-Litze verzinkt, feinstdrähtig
- Einzeldrahtdurchmesser 0,2 mm
- beidseitig mit Kabelschuh

Eigenschaften

- hochflexibel
- anschlussfertig konfektioniert
- in Anlehnung an DIN 46438

Hinweise

- Weitere technische Angaben finden Sie im Produkte-Datenblatt
- **Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage**

Verwendung

- Die Rundlitzen werden eingesetzt in Schalt- und Steuerschränken, auf Kabeltrassen und Dachaufbauten, sowie bei Unterflurkomponenten.

Art.-Nr.	Aderzahl und Querschnitt mm ²	Außen-Ø ca. mm	Gewicht ca. kg / km	Cu-Zahl kg / km	Art.-Nr.	Aderzahl und Querschnitt mm ²	Außen-Ø ca. mm	Gewicht ca. kg / km	Cu-Zahl kg / km
35123	Kupferseil konf. 5-16-150-8	6,29	42	inkl.	35086	Kupferseil konf. 6-16-600-10	6,29	113	inkl.
35172	Kupferseil konf. 5-16-200-8	6,29	49	inkl.	35073	Kupferseil konf. 6-16-600-6	6,29	110	inkl.
35124	Kupferseil konf. 5-16-250-8	6,29	55	inkl.	35102	Kupferseil konf. 6-16-600-8	6,29	113	inkl.
35186	Kupferseil konf. 5-16-300-8	6,29	64	inkl.	34865	Kupferseil konf. 6-16-650-10	6,29	120	inkl.
35083	Kupferseil konf. 5-16-350-10	6,29	72	inkl.	11007139	Kupferseil konf. 6-16-650-6	6,29	118	inkl.
35125	Kupferseil konf. 5-16-350-8	6,29	72	inkl.	35043	Kupferseil konf. 6-16-650-8	6,29	118	inkl.
35173	Kupferseil konf. 5-16-750-8	6,29	128	inkl.	35087	Kupferseil konf. 6-16-700-10	6,29	126	inkl.
35174	Kupferseil konf. 5-16-900-8	6,29	158	inkl.	35274	Kupferseil konf. 6-16-700-6	6,29	127	inkl.
35082	Kupferseil konf. 5-16-950-8	6,29	167	inkl.	35163	Kupferseil konf. 6-16-700-8	6,29	127	inkl.
34925	Kupferseil konf. 6-16-100-6	6,29	32	inkl.	35088	Kupferseil konf. 6-16-750-10	6,29	138	inkl.
34911	Kupferseil konf. 6-16-100-8	6,29	34	inkl.	35164	Kupferseil konf. 6-16-750-8	6,29	132	inkl.
34927	Kupferseil konf. 6-16-150-10	6,29	42	inkl.	34866	Kupferseil konf. 6-16-800-10	6,29	142	inkl.
35036	Kupferseil konf. 6-16-150-6	6,29	41	inkl.	35180	Kupferseil konf. 6-16-800-6	6,29	156	inkl.
35038	Kupferseil konf. 6-16-150-8	6,29	42	inkl.	34933	Kupferseil konf. 6-16-800-8	6,29	143	inkl.
34928	Kupferseil konf. 6-16-200-10	6,29	47	inkl.	35033	Kupferseil konf. 6-16-850-10	6,29	150	inkl.
34905	Kupferseil konf. 6-16-200-6	6,29	49	inkl.	35100	Kupferseil konf. 6-16-850-6	6,29	146	inkl.
35039	Kupferseil konf. 6-16-200-8	6,29	48	inkl.	35165	Kupferseil konf. 6-16-850-8	6,29	150	inkl.
34929	Kupferseil konf. 6-16-250-10	6,29	52	inkl.	35162	Kupferseil konf. 6-16-900-6	6,29	165	inkl.
34906	Kupferseil konf. 6-16-250-6	6,29	56	inkl.	35044	Kupferseil konf. 6-16-900-8	6,29	158	inkl.
35040	Kupferseil konf. 6-16-250-8	6,29	55	inkl.	34867	Kupferseil konf. 6-16-950-10	6,29	164	inkl.
34924	Kupferseil konf. 6-16-300-10	6,29	66	inkl.	34915	Kupferseil konf. 6-16-950-8	6,29	162	inkl.
34907	Kupferseil konf. 6-16-300-6	6,29	62	inkl.	35138	Kupferseil konf. 8-16-100-8	6,29	35	inkl.
35041	Kupferseil konf. 6-16-300-8	6,29	64	inkl.	34868	Kupferseil konf. 8-16-150-10	6,29	42	inkl.
35032	Kupferseil konf. 6-16-350-10	6,29	72	inkl.	34916	Kupferseil konf. 8-16-150-8	6,29	42	inkl.
34908	Kupferseil konf. 6-16-350-6	6,29	70	inkl.	34922	Kupferseil konf. 8-16-200-10	6,29	50	inkl.
34932	Kupferseil konf. 6-16-350-8	6,29	72	inkl.	34912	Kupferseil konf. 8-16-200-8	6,29	50	inkl.
34862	Kupferseil konf. 6-16-400-10	6,29	80	inkl.	34869	Kupferseil konf. 8-16-250-10	6,29	58	inkl.
35179	Kupferseil konf. 6-16-400-6	6,29	78	inkl.	35166	Kupferseil konf. 8-16-250-8	6,29	56	inkl.
35042	Kupferseil konf. 6-16-400-8	6,29	78	inkl.	35034	Kupferseil konf. 8-16-300-10	6,29	66	inkl.
34863	Kupferseil konf. 6-16-450-10	6,29	89	inkl.	34917	Kupferseil konf. 8-16-300-8	6,29	66	inkl.
35037	Kupferseil konf. 6-16-450-6	6,29	87	inkl.	34870	Kupferseil konf. 8-16-350-10	6,29	74	inkl.
35101	Kupferseil konf. 6-16-450-8	6,29	88	inkl.	35167	Kupferseil konf. 8-16-350-8	6,29	75	inkl.
34864	Kupferseil konf. 6-16-500-10	6,29	98	inkl.	34923	Kupferseil konf. 8-16-400-10	6,29	80	inkl.
34909	Kupferseil konf. 6-16-500-6	6,29	94	inkl.	35045	Kupferseil konf. 8-16-400-8	6,29	80	inkl.
34914	Kupferseil konf. 6-16-500-8	6,29	95	inkl.	35189	Kupferseil konf. 8-16-450-10	6,29	86	inkl.
35085	Kupferseil konf. 6-16-550-10	6,29	101	inkl.	35103	Kupferseil konf. 8-16-450-8	6,29	136	inkl.
34910	Kupferseil konf. 6-16-550-6	6,29	104	inkl.	34871	Kupferseil konf. 8-16-500-10	6,29	100	inkl.
35074	Kupferseil konf. 6-16-550-8	6,29	101	inkl.	35046	Kupferseil konf. 8-16-500-8	6,29	96	inkl.

Fortsetzung ▶

Hochflexible Kupferseile KLH verzinkt konfektioniert

Masse- und Erdungsverbindungen

Art.-Nr.	Aderzahl und Querschnitt mm ²	Außen-Ø ca. mm	Gewicht ca. kg / km	Cu-Zahl kg / km
34872	Kupferseil konf. 8-16-550-10	6,29	106	inkl.
35168	Kupferseil konf. 8-16-550-8	6,29	90	inkl.
35122	Kupferseil konf. 8-16-600-10	6,29	113	inkl.
35047	Kupferseil konf. 8-16-600-8	6,29	113	inkl.
35035	Kupferseil konf. 8-16-650-10	6,29	120	inkl.
35075	Kupferseil konf. 8-16-650-8	6,29	120	inkl.
35089	Kupferseil konf. 8-16-700-10	6,29	128	inkl.
35076	Kupferseil konf. 8-16-700-8	6,29	128	inkl.
34873	Kupferseil konf. 8-16-750-10	6,29	138	inkl.
35104	Kupferseil konf. 8-16-750-8	6,29	138	inkl.
35090	Kupferseil konf. 8-16-800-10	6,29	114	inkl.
35048	Kupferseil konf. 8-16-800-8	6,29	142	inkl.
35105	Kupferseil konf. 8-16-850-8	6,29	152	inkl.
35169	Kupferseil konf. 8-16-900-8	6,29	165	inkl.
34874	Kupferseil konf. 8-16-950-10	6,29	168	inkl.
35106	Kupferseil konf. 8-16-950-8	6,29	168	inkl.
34875	Kupferseil konf. 10-16-150-10	6,29	44	inkl.
34876	Kupferseil konf. 10-16-200-10	6,29	50	inkl.
34877	Kupferseil konf. 10-16-250-10	6,29	60	inkl.
34878	Kupferseil konf. 10-16-300-10	6,29	66	inkl.
35091	Kupferseil konf. 10-16-350-10	6,29	74	inkl.
34879	Kupferseil konf. 10-16-400-10	6,29	85	inkl.
34880	Kupferseil konf. 10-16-500-10	6,29	98	inkl.
34881	Kupferseil konf. 10-16-650-10	6,29	121	inkl.
34882	Kupferseil konf. 10-16-700-10	6,29	130	inkl.
35092	Kupferseil konf. 10-16-950-10	6,29	168	inkl.
35126	Kupferseil konf. 6-50-150-10	10,62	126	inkl.
35060	Kupferseil konf. 6-50-150-6	10,62	130	inkl.
35170	Kupferseil konf. 6-50-150-8	10,62	260	inkl.
34883	Kupferseil konf. 6-50-200-12	10,62	140	inkl.
35190	Kupferseil konf. 6-50-200-6	10,62	150	inkl.
35049	Kupferseil konf. 6-50-200-8	10,62	160	inkl.
35093	Kupferseil konf. 6-50-250-12	10,62	175	inkl.
35050	Kupferseil konf. 6-50-250-8	10,62	175	inkl.
35191	Kupferseil konf. 6-50-300-6	10,62	200	inkl.
35051	Kupferseil konf. 6-50-300-8	10,62	202	inkl.
35171	Kupferseil konf. 6-50-350-8	10,62	262	inkl.
35127	Kupferseil konf. 6-50-400-10	10,62	251	inkl.
35052	Kupferseil konf. 6-50-400-8	10,62	244	inkl.
35175	Kupferseil konf. 6-50-450-10	10,62	273	inkl.
35187	Kupferseil konf. 6-50-500-10	10,62	300	inkl.
35053	Kupferseil konf. 6-50-500-8	10,62	286	inkl.
35128	Kupferseil konf. 6-50-550-10	10,62	326	inkl.
35129	Kupferseil konf. 6-50-650-10	10,62	380	inkl.
35181	Kupferseil konf. 6-50-650-8	10,62	375	inkl.
35130	Kupferseil konf. 6-50-700-10	10,62	398	inkl.
35131	Kupferseil konf. 6-50-800-10	10,62	460	inkl.
35054	Kupferseil konf. 6-50-800-8	10,62	412	inkl.
35176	Kupferseil konf. 6-50-900-10	10,62	499	inkl.
35188	Kupferseil konf. 6-50-950-10	10,62	520	inkl.
35139	Kupferseil konf. 6-50-1000-10	10,62	584	inkl.
35111	Kupferseil konf. 8-50-150-10	10,62	126	inkl.
34900	Kupferseil konf. 8-50-150-12	10,62	140	inkl.
35107	Kupferseil konf. 8-50-150-8	10,62	126	inkl.
35112	Kupferseil konf. 8-50-200-10	10,62	140	inkl.
35193	Kupferseil konf. 8-50-200-12	10,62	145	inkl.
35055	Kupferseil konf. 8-50-200-8	10,62	152	inkl.
34934	Kupferseil konf. 8-50-250-10	10,62	175	inkl.
34901	Kupferseil konf. 8-50-250-12	10,62	175	inkl.
35108	Kupferseil konf. 8-50-250-8	10,62	175	inkl.
35022	Kupferseil konf. 8-50-300-10	10,62	200	inkl.
34902	Kupferseil konf. 8-50-300-12	10,62	200	inkl.
35056	Kupferseil konf. 8-50-300-8	10,62	201	inkl.
35023	Kupferseil konf. 8-50-350-10	10,62	225	inkl.
34918	Kupferseil konf. 8-50-350-8	10,62	230	inkl.
35077	Kupferseil konf. 8-50-400-10	10,62	251	inkl.
34903	Kupferseil konf. 8-50-400-12	10,62	251	inkl.
35057	Kupferseil konf. 8-50-400-8	10,62	260	inkl.
35024	Kupferseil konf. 8-50-450-10	10,62	273	inkl.
35109	Kupferseil konf. 8-50-450-8	10,62	276	inkl.
35025	Kupferseil konf. 8-50-500-10	10,62	298	inkl.
35178	Kupferseil konf. 8-50-500-12	10,62	300	inkl.
35058	Kupferseil konf. 8-50-500-8	10,62	295	inkl.
34935	Kupferseil konf. 8-50-550-10	10,62	326	inkl.
34904	Kupferseil konf. 8-50-550-12	10,62	326	inkl.
35182	Kupferseil konf. 8-50-550-8	10,62	326	inkl.
35078	Kupferseil konf. 8-50-600-10	10,62	345	inkl.
35059	Kupferseil konf. 8-50-600-8	10,62	350	inkl.
35113	Kupferseil konf. 8-50-650-10	10,62	375	inkl.
35110	Kupferseil konf. 8-50-650-8	10,62	360	inkl.
35079	Kupferseil konf. 8-50-750-10	10,62	424	inkl.

Art.-Nr.	Aderzahl und Querschnitt mm ²	Außen-Ø ca. mm	Gewicht ca. kg / km	Cu-Zahl kg / km
35114	Kupferseil konf. 8-50-800-10	10,62	438	inkl.
11007140	Kupferseil konf. 8-50-800-8	10,62	498	inkl.
35080	Kupferseil konf. 8-50-850-10	10,62	471	inkl.
11007150	Kupferseil konf. 8-50-850-12	10,62	352	inkl.
35021	Kupferseil konf. 8-50-900-8	10,62	498	inkl.
34919	Kupferseil konf. 10-50-150-10	10,62	124	inkl.
35026	Kupferseil konf. 10-50-200-10	10,62	150	inkl.
11007141	Kupferseil konf. 10-50-200-12	10,62	202	inkl.
35115	Kupferseil konf. 10-50-250-10	10,62	176	inkl.
34920	Kupferseil konf. 10-50-300-10	10,62	200	inkl.
35031	Kupferseil konf. 10-50-300-12	10,62	202	inkl.
35027	Kupferseil konf. 10-50-350-10	10,62	224	inkl.
35116	Kupferseil konf. 10-50-400-10	10,62	240	inkl.
11007142	Kupferseil konf. 10-50-400-12	10,62	202	inkl.
35028	Kupferseil konf. 10-50-450-10	10,62	276	inkl.
35117	Kupferseil konf. 10-50-500-10	10,62	300	inkl.
35084	Kupferseil konf. 10-50-500-12	10,62	300	inkl.
35029	Kupferseil konf. 10-50-550-10	10,62	325	inkl.
35030	Kupferseil konf. 10-50-600-10	10,62	352	inkl.
35183	Kupferseil konf. 10-50-650-10	10,62	375	inkl.
35118	Kupferseil konf. 10-50-700-10	10,62	420	inkl.
35081	Kupferseil konf. 10-50-750-10	10,62	420	inkl.
34921	Kupferseil konf. 10-50-800-10	10,62	450	inkl.
35119	Kupferseil konf. 10-50-850-10	10,62	484	inkl.
35120	Kupferseil konf. 10-50-900-10	10,62	499	inkl.
35121	Kupferseil konf. 10-50-950-10	10,62	520	inkl.
11007143	Kupferseil konf. 12-50-150-12	10,62	175	inkl.
34926	Kupferseil konf. 12-50-250-12	10,62	175	inkl.
35195	Kupferseil konf. 10-70-200-10	12,5	300	inkl.
35196	Kupferseil konf. 10-70-400-10	12,5	480	inkl.
35197	Kupferseil konf. 10-70-650-10	12,5	600	inkl.
35136	Kupferseil konf. 8-95-150-10	15,92	231	inkl.
35132	Kupferseil konf. 8-95-150-12	15,92	232	inkl.
35177	Kupferseil konf. 8-95-200-12	15,92	260	inkl.
35061	Kupferseil konf. 8-95-250-12	15,92	320	inkl.
34894	Kupferseil konf. 8-95-250-8	15,92	324	inkl.
35062	Kupferseil konf. 8-95-300-12	15,92	366	inkl.
34930	Kupferseil konf. 8-95-300-8	15,92	366	inkl.
35063	Kupferseil konf. 8-95-350-12	15,92	416	inkl.
34895	Kupferseil konf. 8-95-350-8	15,92	400	inkl.
35094	Kupferseil konf. 8-95-400-12	15,92	460	inkl.
34931	Kupferseil konf. 8-95-400-8	15,92	460	inkl.
35133	Kupferseil konf. 8-95-450-12	15,92	518	inkl.
35064	Kupferseil konf. 8-95-500-12	15,92	560	inkl.
34896	Kupferseil konf. 8-95-550-10	15,92	600	inkl.
34990	Kupferseil konf. 8-95-550-12	15,92	620	inkl.
11007144	Kupferseil konf. 8-95-600-12	15,92	620	inkl.
11007148	Kupferseil konf. 8-95-850-10	15,92	400	inkl.
34884	Kupferseil konf. 10-95-150-12	15,92	228	inkl.
34897	Kupferseil konf. 10-95-200-10	15,92	270	inkl.
35065	Kupferseil konf. 10-95-200-12	15,92	270	inkl.
34898	Kupferseil konf. 10-95-250-10	15,92	324	inkl.
35066	Kupferseil konf. 10-95-250-12	15,92	320	inkl.
35137	Kupferseil konf. 10-95-300-10	15,92	381	inkl.
34885	Kupferseil konf. 10-95-300-12	15,92	376	inkl.
11007149	Kupferseil konf. 10-95-350-10	15,92	381	inkl.
35067	Kupferseil konf. 10-95-350-12	15,92	420	inkl.
35095	Kupferseil konf. 10-95-400-12	15,92	471	inkl.
35072	Kupferseil konf. 10-95-450-10	15,92	512	inkl.
35096	Kupferseil konf. 10-95-450-12	15,92	520	inkl.
34886	Kupferseil konf. 10-95-500-12	15,92	570	inkl.
34899	Kupferseil konf. 10-95-550-10	15,92	600	inkl.
11007145	Kupferseil konf. 10-95-550-12	15,92	570	inkl.
35068	Kupferseil konf. 10-95-600-12	15,92	664	inkl.
35097	Kupferseil konf. 10-95-750-12	15,92	800	inkl.
11007146	Kupferseil konf. 10-95-800-12	15,92	800	inkl.
35134	Kupferseil konf. 12-95-150-12	15,92	231	inkl.
34887	Kupferseil konf. 12-95-200-12	15,92	270	inkl.
34888	Kupferseil konf. 12-95-250-12	15,92	328	inkl.
34889	Kupferseil konf. 12-95-300-12	15,92	377	inkl.
34890	Kupferseil konf. 12-95-350-12	15,92	410	inkl.
35069	Kupferseil konf. 12-95-400-12	15,92	458	inkl.
35098	Kupferseil konf. 12-95-450-12	15,92	520	inkl.
34891	Kupferseil konf. 12-95-500-12	15,92	550	inkl.
35070	Kupferseil konf. 12-95-550-12	15,92	615	inkl.
35135	Kupferseil konf. 12-95-600-12	15,92	664	inkl.
34892	Kupferseil konf. 12-95-650-12	15,92	707	inkl.
35192	Kupferseil konf. 12-95-700-12	15,92	910	inkl.
34893	Kupferseil konf. 12-95-750-12	15,92	796	inkl.
35071	Kupferseil konf. 12-95-800-12	15,92	832	inkl.
11007147	Kupferseil konf. 12-95-900-12	15,92	832	inkl.

Technische Änderungen vorbehalten.