
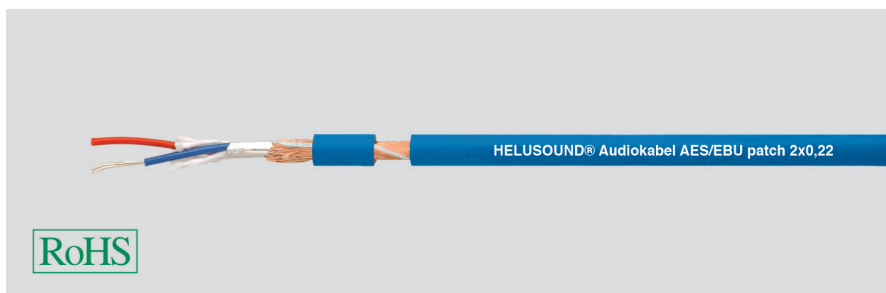


Audio & Light

AES/EBU & DMX-Kabel patch

HELULIGHT®

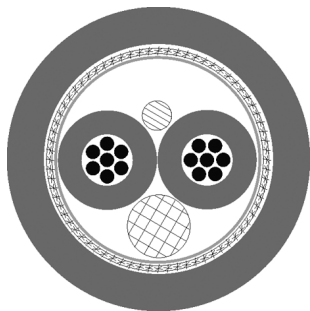

Typ

Aufbau

Leiter-Material:
Aderisolation:
Aderfarben:
Verseilelement:
Außenmantelmaterial:
Kabelaußendurchmesser:
Außenmantelfarbe:

DMX Leitung

2x0,22

Kupfer, verzinkt
Zell-PE
rt, bl
2 Adern mit 1 Beilauf
PVC
ca. 5,0 mm
blau

Elektrische Daten

Wellenwiderstand: 110 Ohm
Leiterwiderstand, max.: 80 Ohm/km
Isolationswiderstand, min.: 5 GOhm x km

Technische Daten

Gewicht: ca. 33 kg/km
Min. Biegeradius bei Verl.: 50 mm
Temperaturbereich Betrieb min.: -30°C
Temperaturbereich Betrieb max.: +70°C
Cu-Zahl: 14,0 kg/km

Artikelnummer

400031

Technische Änderungen vorbehalten.

Verwendung

Das 2-adrige HELUSOUND® AES/EBU & DMX-Kabel patch ist foliengeschirmt und durch seinen Cu-Wendelschirm gegenüber externer Störfelder optimal geschützt. Diese Leitung ist im Innenbereich für die Festverlegung zur Steuerung von Lichtenanlagen oder zum patchen in der Studioteknik geeignet.