

UNI-DICHT-PA

Dichtungskabelverschraubung aus Kunststoff mit farbig codierten Einsätzen aus TPE.

Material

Polyamid PA6-3
Formdichtung: TPE

- halogenfrei
- phosphorfrei
- silikonfrei
- cadmiumfrei

Eigenschaften

- großflächige Kabelabdichtung
- montagefreundlich
- große Klemmbereiche


Hinweise

Farbe schwarz auf Anfrage.
UL- und CSA-Approval bei Verwendung von Einsätzen aus TPE-V, auf Anfrage.

Technische Daten

Schutzart: IP 68 - 10 bar

Temperaturbereich: -20°C bis +100°C

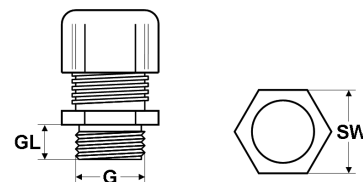

Abmessungen

G Größe des Gewindes
GL Gewindelänge
SW Schlüsselweite

metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr.	Größe Metr.	Farbe der Dichteinsätze	Kabel-Ø von / bis mm	Gewinde-länge mm	Schlüssel-weite mm	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von		
							bis 100	101 - 500	501 - 1000
903800	M12 x 1,5	gelb	4,0 - 6,5	8,0	15	50	57,10	55,30	53,60
903801	M16 x 1,5	gelb	4,0 - 6,5	9,0	19	50	63,10	61,10	59,20
903802	M16 x 1,5	grau	5,0 - 8,0	9,0	19	50	63,10	61,10	59,20
903803	M16 x 1,5	schwarz	6,5 - 9,5	9,0	19	50	63,10	61,10	59,20
903804	M20 x 1,5	gelb	4,0 - 6,5	9,0	24	50	81,90	79,40	76,80
903805	M20 x 1,5	grau	5,0 - 8,0	9,0	24	50	81,90	79,40	76,80
903806	M20 x 1,5	schwarz	6,5 - 9,5	9,0	24	50	81,90	79,40	76,80
903807	M20 x 1,5	grün	7,0 - 10,5	9,0	24	50	81,90	79,40	76,80
903808	M20 x 1,5	rot	9,0 - 13,0	9,0	24	50	81,90	79,40	76,80
903809	M25 x 1,5	gelb	4,0 - 6,5	9,0	30	50	94,60	91,70	88,70
903810	M25 x 1,5	grau	5,0 - 8,0	9,0	30	50	94,60	91,70	88,70
903811	M25 x 1,5	schwarz	6,5 - 9,5	9,0	30	50	94,60	91,70	88,70
903812	M25 x 1,5	grün	7,0 - 10,5	9,0	30	50	94,60	91,70	88,70
903813	M25 x 1,5	rot	9,0 - 13,0	9,0	30	50	94,60	91,70	88,70
903814	M25 x 1,5	weiß	11,5 - 15,5	9,0	30	50	94,60	91,70	88,70
903815	M32 x 1,5	grün	7,0 - 10,5	11,0	36	25	170,00	164,70	159,50
903816	M32 x 1,5	rot	9,0 - 13,0	11,0	36	25	170,00	164,70	159,50
903817	M32 x 1,5	weiß	11,5 - 15,5	11,0	36	25	170,00	164,70	159,50
903818	M32 x 1,5	blau	14,0 - 18,0	11,0	36	25	170,00	164,70	159,50
903819	M32 x 1,5	braun	17,0 - 20,5	11,0	36	25	170,00	164,70	159,50
903820	M40 x 1,5	blau	14,0 - 18,0	11,5	46	10	314,40	304,70	294,90
903821	M40 x 1,5	braun	17,0 - 20,5	11,5	46	10	314,40	304,70	294,90
903822	M40 x 1,5	orange	20,0 - 25,0	11,5	46	10	314,40	304,70	294,90
903823	M40 x 1,5	hellgelb	24,0 - 28,0	11,5	46	10	314,40	304,70	294,90
903824	M50 x 1,5	anthrazit	27,0 - 32,0	14,0	56	5	632,90	613,30	593,70
903825	M50 x 1,5	hellblau	29,0 - 34,0	14,0	56	5	632,90	613,30	593,70
904295	M50 x 1,5	rosa	32,0 - 36,0	14,0	56	5	632,90	613,30	593,70

Fortsetzung ▶

UNI-DICHT-PA Kabelverschraubung



PG-Anschlussgewinde

Artikel-Nr.	Größe PG	Farbe der Dichteinsätze	Kabel-Ø von / bis mm	Gewinde-länge mm	Schlüssel-weite mm	VPE Stück	Netto EUR/ 100 Stück bei Abnahme von		
							bis 100	101 - 500	501 - 1000
903826	9	gelb	4,0 - 6,5	9,0	19	50	65,00	63,00	61,00
903827	9	grau	5,0 - 8,0	9,0	19	50	65,00	63,00	61,00
903828	9	schwarz	6,5 - 9,5	9,0	19	50	65,00	63,00	61,00
903829	11	gelb	4,0 - 6,5	9,0	22	50	72,20	70,00	67,70
903830	11	grau	5,0 - 8,0	9,0	22	50	72,20	70,00	67,70
903831	11	schwarz	6,5 - 9,5	9,0	22	50	72,20	70,00	67,70
903832	11	grün	7,0 - 10,5	9,0	22	50	72,20	70,00	67,70
903833	13,5	gelb	4,0 - 6,5	9,0	24	50	84,20	81,60	79,00
903834	13,5	grau	5,0 - 8,0	9,0	24	50	84,20	81,60	79,00
903835	13,5	schwarz	6,5 - 9,5	9,0	24	50	84,20	81,60	79,00
903836	13,5	grün	7,0 - 10,5	9,0	24	50	84,20	81,60	79,00
903837	13,5	rot	9,0 - 13,0	9,0	24	50	84,20	81,60	79,00
903838	16	gelb	4,0 - 6,5	9,0	27	50	96,10	93,10	90,10
903839	16	grau	5,0 - 8,0	9,0	27	50	96,10	93,10	90,10
903840	16	schwarz	6,5 - 9,5	9,0	27	50	96,10	93,10	90,10
903841	16	grün	7,0 - 10,5	9,0	27	50	96,10	93,10	90,10
903842	16	rot	9,0 - 13,0	9,0	27	50	96,10	93,10	90,10
903843	16	weiß	11,5 - 15,5	9,0	27	50	96,10	93,10	90,10
903844	21	grün	7,0 - 10,5	11,0	33	25	159,20	154,30	149,30
903845	21	rot	9,0 - 13,0	11,0	33	25	159,20	154,30	149,30
903846	21	weiß	11,5 - 15,5	11,0	33	25	159,20	154,30	149,30
903847	21	blau	14,0 - 18,0	11,0	33	25	159,20	154,30	149,30
903848	21	braun	17,0 - 20,5	11,0	33	25	159,20	154,30	149,30
903849	29	blau	14,0 - 18,0	11,0	43	10	266,90	258,60	250,40
903850	29	braun	17,0 - 20,5	11,0	43	10	266,90	258,60	250,40
903851	29	orange	20,0 - 25,0	11,0	43	10	266,90	258,60	250,40
903852	29	hellgelb	24,0 - 28,0	11,0	43	10	266,90	258,60	250,40
903853	36	anthrazit	27,0 - 32,0	14,0	53	5	579,30	561,30	543,40
903854	36	hellblau	29,0 - 34,0	14,0	53	5	579,30	561,30	543,40
903855	36	rosa	32,0 - 36,0	14,0	53	5	579,30	561,30	543,40

Technische Änderungen vorbehalten.