


HELUTOP® HT-MFDE

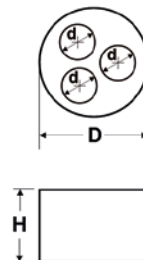

TECHNISCHE DATEN

NBR-Mehrfachdichteinsatz

Temperaturbereich -20°C bis +100°C

AUFBAU

- Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug- und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
- Zur Bestückung von HELUTOP® HT-Verschraubungskörpern aus Kunststoff oder Messing.

VERWENDUNG

HINWEISE

- Einsätze für die Größe M16x1,5 sind geeignet für Kabelverschraubungen M16x1,5 mit Klemmbereich 5-10 mm.
- Legende:
D - Außendurchmesser
d - Innendurchmesser
H - Höhe

Art.-Nr.	Größe	Farbe der Dicht-einsätze	Anzahl Bohrungen x Kabel-Ø mm	VPE (in St.)
905773	M16 x 1,5	schwarz	2 x 2,0	1000
905774	M16 x 1,5	schwarz	2 x 3,0	250
920102	M16 x 1,5	schwarz	2 x 4,0	200
905776	M16 x 1,5	schwarz	3 x 4,0	250
905775	M16 x 1,5	schwarz	2 x 5,0	50
920109	M20 x 1,5	schwarz	4 x 3,0	50
920105	M20 x 1,5	schwarz	3 x 4,0	50
905777	M20 x 1,5	schwarz	4 x 4,0	50
920103	M20 x 1,5	schwarz	2 x 5,0	50
920106	M20 x 1,5	schwarz	3 x 5,0	50
920104	M20 x 1,5	schwarz	2 x 6,0	50
903529	M25 x 1,5	schwarz	7 x 3,0	50
905779	M25 x 1,5	schwarz	5 x 4,0	250
920117	M25 x 1,5	schwarz	6 x 4,0	50
905778	M25 x 1,5	schwarz	3 x 5,0	250
920114	M25 x 1,5	schwarz	4 x 5,0	50
920110	M25 x 1,5	schwarz	2 x 6,0	50
920112	M25 x 1,5	schwarz	3 x 6,0	50
920113	M25 x 1,5	schwarz	3 x 7,0	50
903531	M32 x 1,5	schwarz	9 x 3,0	50

Art.-Nr.	Größe	Farbe der Dicht-einsätze	Anzahl Bohrungen x Kabel-Ø mm	VPE (in St.)
905783	M32 x 1,5	schwarz	8 x 4,0	50
920129	M32 x 1,5	schwarz	9 x 4,0	50
920126	M32 x 1,5	schwarz	6 x 5,0	50
905784	M32 x 1,5	schwarz	8 x 5,0	50
920123	M32 x 1,5	schwarz	4 x 6,0	50
920125	M32 x 1,5	schwarz	5 x 6,0	50
903530	M32 x 1,5	schwarz	6 x 6,0	50
905780	M32 x 1,5	schwarz	2 x 7,0	50
905782	M32 x 1,5	schwarz	4 x 7,0	50
920119	M32 x 1,5	schwarz	2 x 8,0	50
920122	M32 x 1,5	schwarz	3 x 8,0	50
904926	M32 x 1,5	schwarz	4 x 8,0	50
920120	M32 x 1,5	schwarz	2 x 9,0	50
905790	M40 x 1,5	schwarz	8 x 6,0	50
905789	M40 x 1,5	schwarz	6 x 7,0	50
905791	M40 x 1,5	schwarz	9 x 7,0	50
905787	M40 x 1,5	schwarz	4 x 8,0	50
905785	M40 x 1,5	schwarz	2 x 10,0	50
905786	M40 x 1,5	schwarz	3 x 10,0	50