


CTM-TC

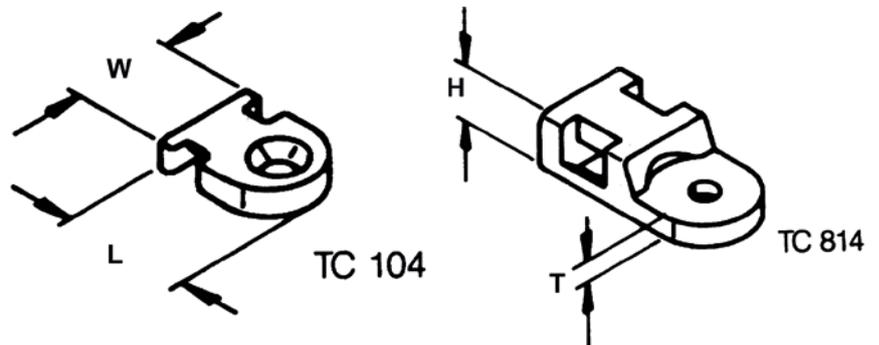

TECHNISCHE DATEN

Befestigungssockel

Temperaturbereich -40°C bis +85°C
kurzzeitig bis +105°C

■ AUFBAU

- Material: Polyamid (PA) 6.6

■ VERWENDUNG

- Kleinsockel zur Bandbefestigung für Senkkopfschrauben, Zylinderschrauben oder Nietmontage.

■ HINWEISE

- Legende:
H - Höhe
W - Breite
L - Länge
T - Dicke

transparent

Art.-Nr.	Befestigungsart	Typ	Höhe mm	Breite mm	Länge mm	Bohrung mm	Binderbreite max mm	VPE (in St.)
91039	schrauben und nieten	TC 102	3,2	12,7	19,1	4,4	4,8	100
91040	schrauben und nieten	TC 104	2,4	7,9	10,3	3,4	2,4	100
91042	schrauben und nieten	TC 112	4,8	9,5	19,1	4,4	4,8	100
91043	schrauben und nieten	TC 812	5	9,8	19,3	5,1	4,8	100
93006	schrauben und nieten	TC 814	5	9,8	19,3	3,3	4,8	100