


TY-RAP® Kabelbinder mit Stahlzunge

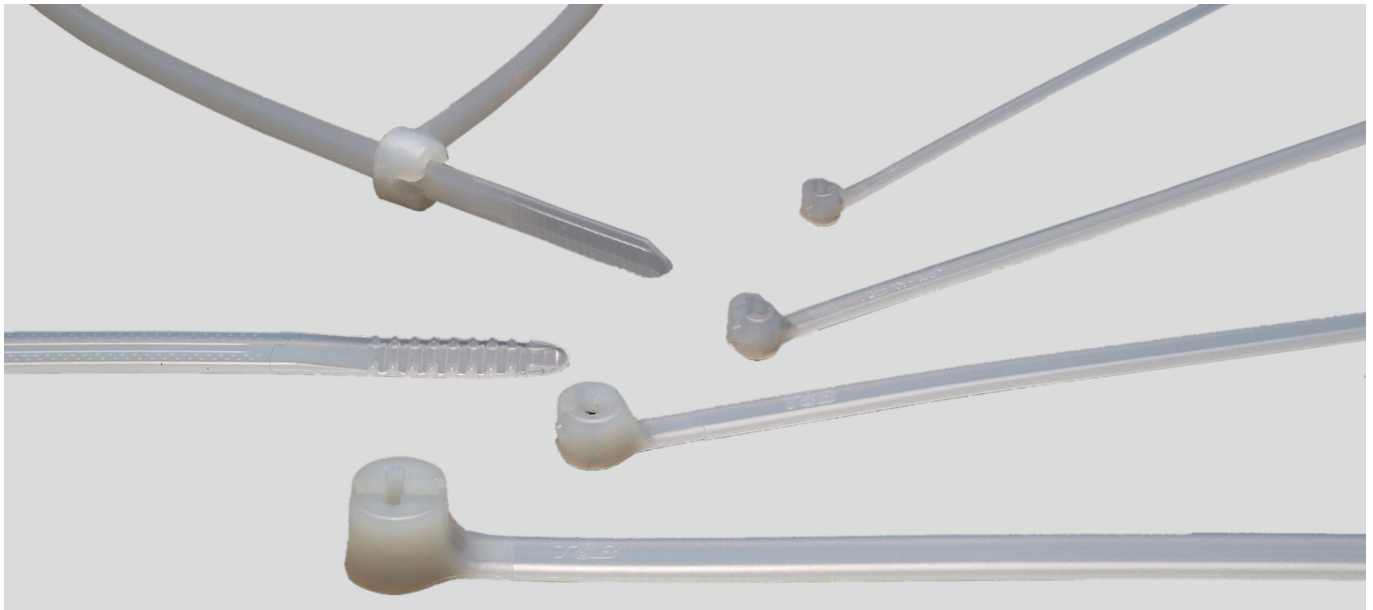

TY-RAP® transparent

Kabelbinder mit Stahlnasenverschluss aus korrosionsbeständigem, unmagnetischem Stahl. Durch diese Technik bietet der Binder ein hervorragendes Abbindeverhalten auch unter schwierigsten Bedingungen wie Wärme, Kälte, Feuchtigkeit usw. und ist unempfindlich gegenüber Vibrationen und Einflüssen von Außen.

Material

Polyamid 6.6

- halogenfrei

Hinweise

Die Farben braun, rot, orange, gelb, grün, lila, grau auf Anfrage.

Technische Daten

Temperaturbereich: -60°C bis +85°C

Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Artikel-Nr. transparent	Typ	Länge mm	Breite mm	Bündel-Ø mm	Belast- barkeit N	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von		
							bis 1000	1001 - 5000	5001 - 10000
91051	TYB 23M	92,0	2,4	16,0	80,0	1000	2,30	2,20	2,10
91055	TY 232M	203,0	2,4	50,0	80,0	1000	4,00	3,80	3,60
91058	TY 234M	356,0	2,4	102,0	80,0	1000	9,60	9,00	8,60
91061	TYB 24M	140,0	3,6	29,0	180,0	1000	3,30	3,00	2,90
91064	TY 242M	204,0	3,6	50,0	180,0	1000	5,90	5,60	5,30
91067	TY 26M	284,0	3,6	76,0	130,0	1000	7,70	7,30	6,90
91070	TY 244M	368,0	3,6	103,0	130,0	1000	15,10	14,40	13,70
91073	TYB 25M	186,0	4,8	45,0	220,0	1000	4,00	3,80	3,60
91076	TY 253M	295,0	4,8	78,0	220,0	1000	12,10	11,50	10,90
91079	TY 28M	361,0	4,8	102,0	220,0	1000	14,30	13,70	12,90
91082	TY 272M	223,0	6,9	50,0	540,0	500	33,50	31,90	30,20
91085	TY 27M	340,0	6,9	90,0	540,0	500	19,60	18,60	17,60
91088	TY 29M	771,0	6,9	229,0	540,0	500	54,60	51,80	49,10

Kleinverpackung

Artikel-Nr. transparent	Typ	Länge mm	Breite mm	Bündel-Ø mm	Belast- barkeit N	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von		
							bis 1000	1001 - 5000	5001 - 10000
91050	TY 5-23M	92,0	2,4	16,0	80,0	100	3,50	3,30	3,20
91054	TY 5-232M	203,0	2,4	50,0	80,0	100	6,00	5,70	5,40
91057	TY 5-234M	356,0	2,4	102,0	80,0	100	11,80	11,20	10,60
91060	TY 5-24M	140,0	3,6	29,0	180,0	100	4,40	4,20	4,00
91063	TY 5-242M	204,0	3,6	50,0	180,0	100	7,70	7,30	6,90
91066	TY 5-26M	284,0	3,6	76,0	130,0	100	11,00	10,50	9,90
91069	TY 5-244M	368,0	3,6	103,0	130,0	100	20,50	19,50	18,50
91072	TY 5-25M	186,0	4,8	45,0	220,0	100	6,30	6,00	5,70
91075	TY 5-253M	295,0	4,8	78,0	220,0	100	17,60	16,70	15,80
91078	TY 5-28M	361,0	4,8	102,0	220,0	100	15,70	14,90	14,10
91081	TY 5-272M	223,0	6,9	50,0	540,0	50	21,30	20,20	19,20
91084	TY 5-27M	340,0	6,9	90,0	540,0	50	29,50	28,00	26,60
91087	TY 5-29M	771,0	6,9	229,0	540,0	50	73,00	69,40	65,70

Technische Änderungen vorbehalten.