


HSSV elbow 45° plastic

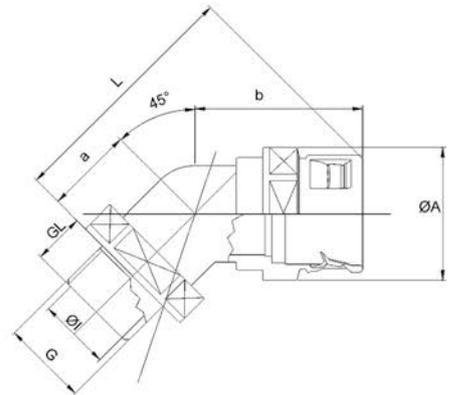

TECHNISCHE DATEN

Wellschlauch-Verschraubung

Temperaturbereich -40°C bis +110°C
Schutzart IP 65

AUFBAU

- Material: Polyamid (PA) 6
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V0)

EIGENSCHAFTEN

- halogenfrei
- cadmiumfrei
- beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren

VERWENDUNG

- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
- Steck-Schnell-Verschraubungen für eine sichere und schnelle Verbindung.
Passend für parallelgewellte Schutzschläuche Typ HELUcond.

HINWEISE

- UR geprüft
Schutzart: IP 66 mit Außendichtung Anschlussgewinde: metrisch nach EN 60423
Je VE inkl. 1 Sicherheitsöffner Mit PG-Gewinde auf Anfrage.

metrisches Anschlussgewinde

Größe	Passend zu Nennweite	Gewindelänge mm	VPE (in St.)	grau	schwarz
				Art.-Nr.	Art.-Nr.
M25 x 1,50	21,00 / 23,00	15,5	50	920196	920204
M32 x 1,50	29,00	13,6	25	920197	920205
M40 x 1,50	36,00 / 37,00	15,8	25	920198	920206
M50 x 1,50	48,00 / 50,00	16,3	10	920199	920207
M63 x 1,50	48,00 / 50,00	15,4	10	920200	920208