


# HSSV IP68 elbow 90°

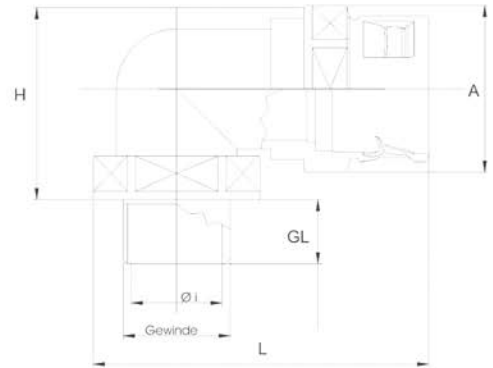

## TECHNISCHE DATEN

### Gewinkelte-Steck-Schnell-Wellenschlauch-Verschraubung

Temperaturbereich -40°C bis +110°C  
Schutzart IP 65

## AUFBAU

- Material: Polyamid (PA) 6
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V0)

## EIGENSCHAFTEN

- halogenfrei
- cadmiumfrei
- beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren

## VERWENDUNG

- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
- Steck-Schnell-Verschraubungen für eine sichere und schnelle Verbindung.  
Passend für parallelgewellte Schutzschläuche Typ HELUcond.

## HINWEISE

- Innendichtung aus TPE.  
Anschlussgewinde:  
metrisch nach EN 60423  
Je VE inkl. 1 Sicherheitsöffner

## metrisches Anschlussgewinde

Größe	Passend zu Nennweite	Gewindelänge mm	VPE (in St.)	grau	schwarz
				Art.-Nr.	Art.-Nr.
M12 x 1,5	10,0	9,5	50	<b>920422</b>	<b>920431</b>
M16 x 1,5	10,0	9,0	50	<b>920423</b>	<b>920432</b>
M16 x 1,5	12,0	8,0	50	<b>920424</b>	<b>920433</b>
M20 x 1,5	17,0	10,5	50	<b>920425</b>	<b>920434</b>
M25 x 1,5	21,0 / 23,0	14,8	50	<b>920426</b>	<b>920435</b>
M32 x 1,5	29,0	13,8	25	<b>920427</b>	<b>920436</b>
M40 x 1,5	36,0 / 37,0	15,6	25	<b>920428</b>	<b>920437</b>
M50 x 1,5	48,0 / 50,0	16,0	10	<b>920429</b>	<b>920438</b>
M63 x 1,5	48,0 / 50,0	15,5	10	<b>920430</b>	<b>920439</b>