


# IREV-A, FLEV-A Endverschluss in Aufschiebetechnik

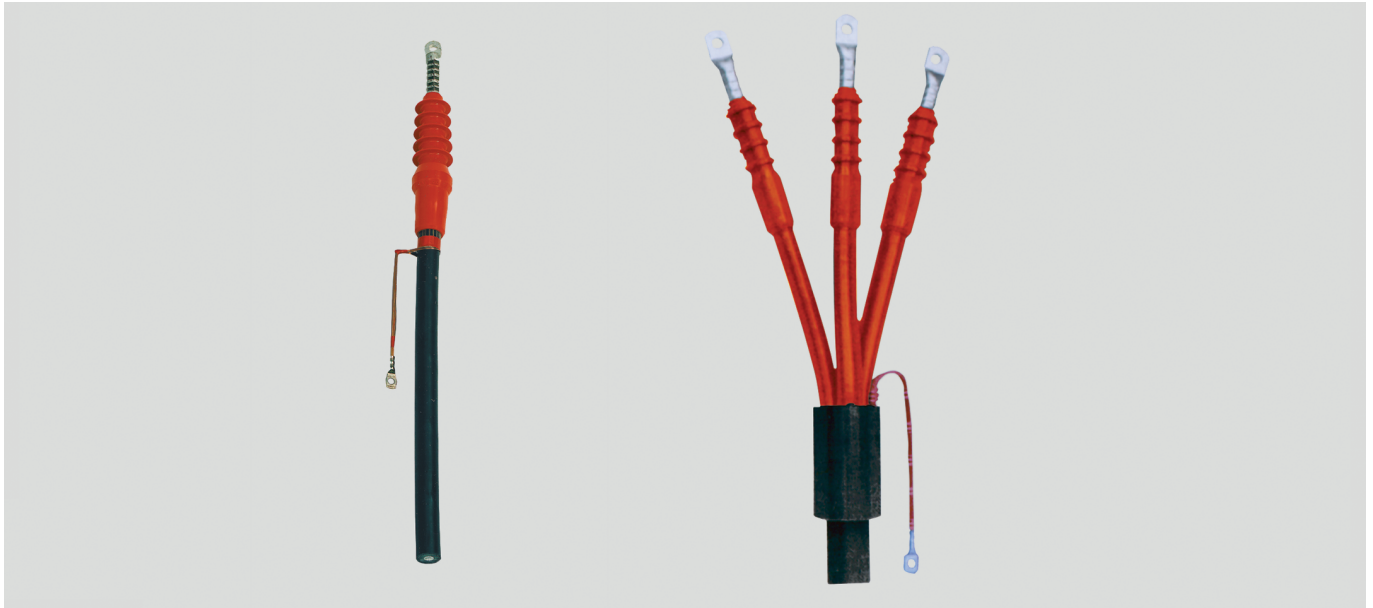

## IREV-A/FLEV-A

Innenraum-Endverschlüsse und Freiluft-Endverschlüsse in Aufschiebetechnik für alle Einleiter Mittelspannungskunststoffkabel mit unterschiedlichen Leitschichten und Schirmgestaltungen bis 18/30(36)kV geeignet.

## Eigenschaften

- einfache, schnelle Montage
- große Querschnittsbereiche
- unbegrenzte Lagerfähigkeit
- keine Vordehnung
- keine Flamme oder Wärmequelle erforderlich
- sofortige Betriebsbereitschaft

## Lieferumfang

- Verpackungseinheit: 1
- einteiliger aufschiebbarer Silikonendverschluss
- integrierte Feldsteuerung
- Montageanleitung

### IREV-A - Innenraum-Endverschluss in Aufschiebetechnik

Artikel-Nr.	Typ	Nennspannung Uo/U(Um)	Querschnitt mm <sup>2</sup>	VPE Stück	Netto EUR/Stück bei Abnahme von		
					1	2 - 5	6 - 10
94371	IREV-A12	6/10kV	95,0 - 240,0	1	61,80	59,30	56,80
94372	IREV-A12	6/10kV	150,0 - 400,0	1	65,30	62,70	59,90
94373	IREV-A12	6/10kV	240,0 - 500,0	1	76,10	72,90	69,70
94374	IREV-A12	6/10kV	300,0 - 800,0	1	166,10	161,20	156,40
94375	IREV-A24	12/20kV	10,0 - 35,0	1	64,80	62,10	59,50
94376	IREV-A24	12/20kV	35,0 - 120,0	1	69,70	66,90	63,90
94377	IREV-A24	12/20kV	70,0 - 240,0	1	76,10	72,90	69,70
94378	IREV-A24	12/20kV	120,0 - 400,0	1	83,00	79,50	76,10
94379	IREV-A24	12/20kV	240,0 - 630,0	1	122,10	117,00	112,00
94380	IREV-A36	18/30kV	16,0 - 95,0	1	156,30	149,80	143,20
94381	IREV-A36	18/30kV	50,0 - 240,0	1	175,40	168,00	160,70
94382	IREV-A36	18/30kV	120,0 - 400,0	1	190,10	182,10	174,20

### FLEV-A - Freiluft-Endverschluss in Aufschiebetechnik

Artikel-Nr.	Typ	Nennspannung Uo/U(Um)	Querschnitt mm <sup>2</sup>	VPE Stück	Netto EUR/Stück bei Abnahme von		
					1	2 - 5	6 - 10
94384	FLEV-A12	6/10kV	95,0 - 240,0	1	91,50	87,60	83,80
94385	FLEV-A12	6/10kV	150,0 - 400,0	1	96,60	92,50	88,50
94386	FLEV-A12	6/10kV	240,0 - 500,0	1	112,60	107,90	103,20
94387	FLEV-A12	6/10kV	300,0 - 800,0	1	171,70	164,50	157,40
94388	FLEV-A24	12/20kV	10,0 - 35,0	1	95,90	91,90	87,90
94389	FLEV-A24	12/20kV	35,0 - 120,0	1	103,10	98,80	94,50
94390	FLEV-A24	12/20kV	70,0 - 240,0	1	112,60	107,90	103,20
94391	FLEV-A24	12/20kV	120,0 - 400,0	1	122,70	117,60	112,50
94392	FLEV-A24	12/20kV	240,0 - 630,0	1	187,80	180,00	172,10
94393	FLEV-A36	18/30kV	50,0 - 240,0	1	259,40	248,60	237,70
94394	FLEV-A36	18/30kV	120,0 - 400,0	1	281,30	269,40	257,60

Technische Änderungen vorbehalten.