


NSVM-S E90 Niederspannungs-Verbindungs-muffen zum Schrumpfen

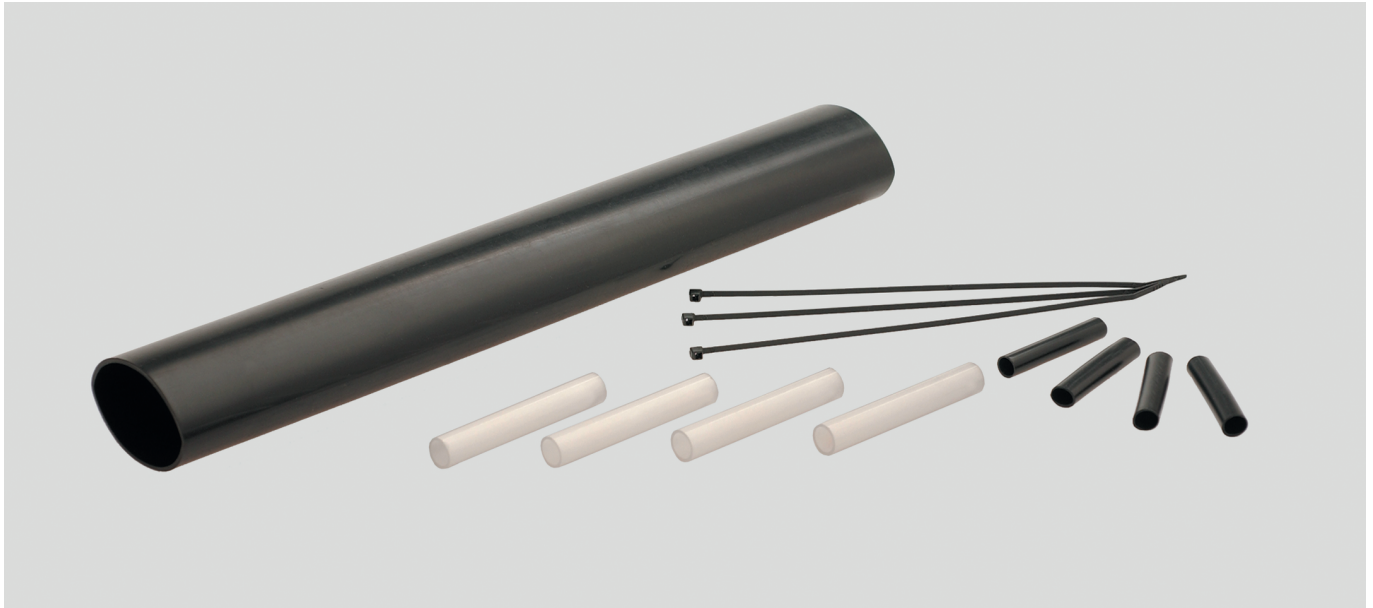

NSVM-S E90

Feuerbeständige warschrumpfbare Niederspannungs-Verbindungs-muffe. Zum Verbinden von Sicherheitskabeln der Bauarten (N)HX(HX) und (N)HXCHX, überall dort, wo dieses vorgeschrieben ist.

Einsatzbereiche

Kraftwerke, Tunnels, Flughäfen, Aufzüge, Treppenhäuser u.v.a..

Eigenschaften

- feuerbeständig
- halogenfrei
- sehr geringe Rauchgasentwicklung
- selbstverlöschend
- geeignet für alle Verlegearten

Lieferumfang

- Innenmuffen
- Isolierrohre
- Außenmuffe
- illustrierte Montageanleitung

Prüfung

DIN4102, Teil 12,
Entwurf Februar 1996 (E90)
DIN VDE 0472, Teil 814 (FE 180)
IEC 332

Für Kabel (N) HXHX

Artikel-Nr.	Typ	Nennspannung Uo/U(Um)	Querschnitt mm ²	VPE Stück	Netto EUR/Stück bei Abnahme von		
					1	2 - 5	6 - 10
94460	NSVM-SE4	0,6/1kV	4x 1,5 - 4x 4,0	1	331,90	318,00	304,10
94461	NSVM-SE4	0,6/1kV	4x 6,0 - 4x 10,0	1	339,00	324,90	310,70
94462	NSVM-SE4	0,6/1kV	4x 16,0 - 4x 25,0	1	346,80	332,30	317,70
94463	NSVM-SE4	0,6/1kV	4x 35,0 - 4x 50,0	1	352,90	338,10	323,20
94464	NSVM-SE4	0,6/1kV	4x 70,0 - 4x 95,0	1	359,10	344,00	328,90
94465	NSVM-SE4	0,6/1kV	4x 120,0 - 4x 150,0	1	367,30	351,90	336,40
94466	NSVM-SE4	0,6/1kV	4x 185,0 - 4x 240,0	1	379,60	363,60	347,70
94467	NSVM-SE5	0,6/1kV	5x 1,5 - 5x 4,0	1	381,70	365,60	349,60
94468	NSVM-SE5	0,6/1kV	5x 6,0 - 5x 10,0	1	389,80	373,40	357,10
94469	NSVM-SE5	0,6/1kV	5x 16,0 - 5x 25,0	1	398,50	381,80	365,10

für Kabel (N) HXCHX

Artikel-Nr.	Typ	Nennspannung Uo/U(Um)	Querschnitt mm ²	VPE Stück	Netto EUR/Stück bei Abnahme von		
					1	2 - 5	6 - 10
94470	NSVM-SE4/1	0,6/1kV	4x 1,5 / 1,5 - 4x 4,0 / 4,0	1	331,90	318,00	304,10
94471	NSVM-SE4/1	0,6/1kV	4x 6,0 / 6,0 - 4x 10,0 / 10,0	1	339,00	324,90	310,70
94472	NSVM-SE4/1	0,6/1kV	4x 16,0 / 16,0 - 4x 25,0 / 16,0	1	346,80	332,30	317,70
94473	NSVM-SE4/1	0,6/1kV	4x 35,0 / 16,0 - 4x 50,0 / 25,0	1	352,90	338,10	323,20
94474	NSVM-SE4/1	0,6/1kV	4x 70,0 / 35,0 - 4x 95,0 / 50,0	1	359,10	344,00	328,90
94475	NSVM-SE4/1	0,6/1kV	4x 120,0 / 70,0 - 4x 150,0 / 70,0	1	367,30	351,90	336,40
94476	NSVM-SE4/1	0,6/1kV	4x 185,0 / 95,0 - 4x 240,0 / 120,0	1	386,60	370,60	354,70

Technische Änderungen vorbehalten.