


ZI-WV

zur problemlosen Durchführung der Kabel

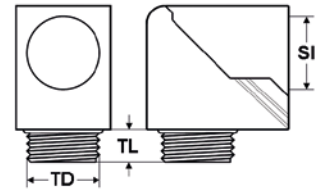

TECHNISCHE DATEN

Zink-Winkel

Temperaturbereich -20°C bis +100°C
Schutzart IP 65

■ AUFBAU

- Material: Zink-Druckguss
- O-Ring: Chloropren-Kautschuk (CR)

■ VERWENDUNG

- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug- und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau

■ HINWEISE

- Legende:
Abmessungen
TD - Gewindedurchmesser
TL - Gewindelänge
SI - Größe des Innengewindes

von metrisch nach metrisch

Art.-Nr.	Größe außen	Gewindelänge mm	Größe innen	Höhe mm	VPE (in St.)	Art.-Nr.	Größe außen	Gewindelänge mm	Größe innen	Höhe mm	VPE (in St.)
98561	M16 x 1,5	7,0	M16 x 1,5	25	25	98563	M25 x 1,5	7,0	M25 x 1,5	35	25
98562	M20 x 1,5	7,0	M20 x 1,5	30	25	98564	M32 x 1,5	10,0	M32 x 1,5	45	10