


HELULIGHT® CLASSIC-RGB

kaskadierbar, staubgeschützt

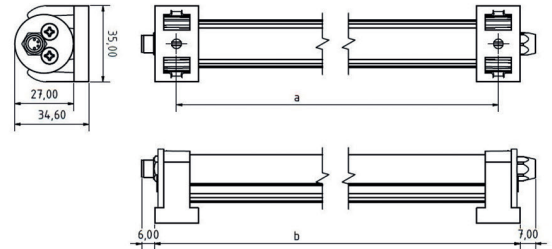

LICHTTECHNISCHE DATEN

LED Signalleuchte nach DIN VDE 0711-1 / DIN EN 60598-1 / IEC 60598-1

Bestückung	LED
Abstrahlwinkel	120 °
Photobiologische Sicherheit	RG-1

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Gehäusematerial: Aluminium
- Abdeckungsmaterial: PMMA, diffus
- drehbar
- minimale Betriebstemperatur: -20°C
- maximale Betriebstemperatur: 50°C
- minimale Lebensdauer: 60000 h
- Befestigung: 2x Endhalter (im Lieferumfang enthalten)
- Schutzart: IP54

ELEKTRISCHE DATEN

- Netzanschluss: 24 VDC
- Anschluss: M8, 4-pol, A-Cod
- Dimmbarkeit: PWM
- Pinbelegung: P1: +RD / P2: +GN / P3: -GND / P4: +BL

VERWENDUNG

Die HELULIGHT® CLASSIC-RGB wird eingesetzt zur zuverlässigen Signalisierung von Betriebszuständen und Statusinformationen an Maschinen und Anlagen in Standardanwendungen mit Staub- und Spritzwasserbelastung. Die schlanke, drehbare Aufbauleuchte mit breitem Abstrahlwinkel eignet sich besonders für Anwendungen in der Verpackungsindustrie, Holzbearbeitung und im allgemeinen Maschinenbau. Die Montage erfolgt einfach und schnell über drehbare Befestigungsclips.

PRÜFUNGEN

- EMV-Störaussendung nach DIN VDE 0875-15-1 / DIN EN 55015
- EMV-Störfestigkeit nach DIN VDE 0875-15-2 / DIN EN 61547
- Photobiologische Sicherheit nach DIN VDE 0837-471 / DIN EN 62471
- UL E-File number E494369

nicht durchschleifbar

Art.-Nr.	Länge mm	Abmessung (a) in mm	Abmessung (b) in mm	Leistung in Watt R/G/B/W	Lichtstrom Brutto in Lumen R/G/B/W	Lichtstrom Netto in Lumen R/G/B/W	Gewicht ca. kg
11024044	140	150,0	166,5	1,1 / 0,5 / 1,2 / -	30 / 51 / 21 / -	22 / 36 / 14 / -	0,24
11024045	280	290,0	306,5	2,1 / 0,9 / 2,4 / -	60 / 102 / 42 / -	44 / 71 / 29 / -	0,30
11024046	560	570,0	586,5	4,2 / 1,8 / 4,8 / -	120 / 204 / 84 / -	88 / 143 / 58 / -	0,59
11024047	840	850,0	866,5	6,3 / 2,7 / 7,2 / -	180 / 306 / 126 / -	133 / 214 / 86 / -	0,79
11024048	1120	1130,0	1146,5	8,4 / 3,6 / 9,6 / -	240 / 408 / 168 / -	177 / 286 / 115 / -	0,99
11024049	1400	1410,0	1426,5	10,5 / 4,5 / 12,0 / -	300 / 510 / 210 / -	221 / 357 / 144 / -	1,18

durchschleifbar

Art.-Nr.	Länge mm	Abmessung (a) in mm	Abmessung (b) in mm	Leistung in Watt R/G/B/W	Lichtstrom Brutto in Lumen R/G/B/W	Lichtstrom Netto in Lumen R/G/B/W	Gewicht ca. kg
11024050	140	150,0	166,5	1,1 / 0,5 / 1,2 / -	30 / 51 / 21 / -	22 / 36 / 14 / -	0,24
11024051	280	290,0	306,5	2,1 / 0,9 / 2,4 / -	60 / 102 / 42 / -	44 / 71 / 29 / -	0,31
11024052	560	570,0	586,5	4,2 / 1,8 / 4,8 / -	120 / 204 / 84 / -	88 / 143 / 58 / -	0,59
11024053	840	850,0	866,5	6,3 / 2,7 / 7,2 / -	180 / 306 / 126 / -	133 / 214 / 86 / -	0,79

Folgende: Fortsetzung

HELULIGHT® CLASSIC-RGB

kaskadierbar, staubgeschützt



Art.-Nr.	Länge mm	Abmessung (a) in mm	Abmessung (b) in mm	Leistung in Watt R/G/B/W	Lichtstrom Brutto in Lumen R/G/B/W	Lichtstrom Netto in Lumen R/G/B/W	Gewicht ca. kg
11024054	1120	1130,0	1146,5	8,4 / 3,6 / 9,6 / -	240 / 408 / 168 / -	177 / 286 / 115 / -	0,99
11024055	1400	1410,0	1426,5	10,5 / 4,5 / 12,0 / -	300 / 510 / 210 / -	221 / 357 / 144 / -	1,19